


# Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-3/8-B-CT

Numer części: 165662

FESTO

Dławi powietrze wylotowe, z przyłączem kątowym.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.

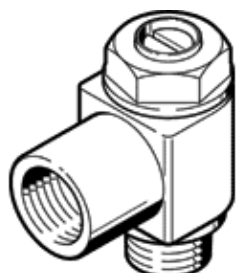

## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Dławiak wylotowy-funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	1 450 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	970 ... 1 600 l/min
Ciśnienie robocze	0.3 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	2 300 l/min
Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar	1 540 ... 2 540 l/min
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	20 Nm
Ciężar elementu	97 g
Materiał czopa wkręcane	Stop aluminium
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby regulacyjnej	Stop aluminium
Dane materiałowe przyłącza wahliwego	Odlew ciśnieniowy cynkowy