

## conexão rápida em L roscada QSL-B-1/2-12-10


Código da peça: 130937

Produto a ser descontinuado

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.

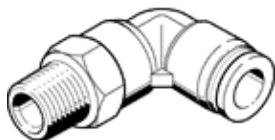

### Ficha técnica

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Dimensões   | Padrão   |
| Diâmetro nominal  | 7,5 mm   |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado                      | Revestimento                                     |
| Posição de instalação                                       | Nos dois lados                                   |
| Tamanho da embalagem  | 10   |
| Princípio construtivo                                       | Princípio push-pull                              |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional        | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Meio operacional  | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Observação sobre meio operacional e do piloto               | Permite operação com lubrificação                |
| Classe de resistência à corrosão KBK                        | 1  |
| Temperatura ambiente  | -10 ... 60 °C                                    |
| Autorização   | Germanischer Lloyd                               |
| Torque máximo   | 28 Nm  |
| Peso do produto   | 48,5 g   |
| Conexão pneumática 1  | Rosca externa R1/2                               |
| Conexão pneumática 2  | para tubo flexível com diâmetro externo de 12 mm |
| Cor do anel de solda  | azul   |
| Observações sobre material                                  | Conforme RoHS                                    |
| Informação sobre material, corpo                            | PBT  |
| Informação sobre material, anel de desengate                | POM  |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível         | NBR  |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável                        |