 



silenciador com regulador de pressão VFFK-C-K-M5-P

Código da peça: 133140

FESTO

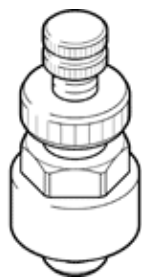

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Função de válvula | Função silenciador e controlador de fluxo |
| Conexão pneumática 1 | M5 |
| Elemento de ajuste | Parafuso recartilhado |
| Tipo de fixação | aparafusável |
| Vazão normal 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 ... 80 l/min |
| Pressão de trabalho | 0 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado | Anel de vedação |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | 0 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | 0 ... 60 °C |
| Torque de aperto nominal | 1,4 Nm |
| Tolerância para torque nominal de aperto | ± 20 % |
| Peso do produto | 4,3 g |
| Material do inserto do silenciador | PE |
| Material do bujão roscado | Latão níquelado |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das vedações | NBR |
| Material do parafuso de regulagem | Latão níquelado |