


# Conexão rápida em "T" QST-1/4-3/8-U

Código da peça: 153704

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.  
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.

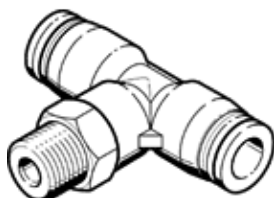

## Ficha técnica

| Característica  | Valor  |
|---|--|
| Dimensões   | Padrão                                       |
| Diâmetro nominal  | 7,3 mm                                       |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado                      | Revestimento                                 |
| Posição de instalação                                       | Nos dois lados                               |
| Tamanho da embalagem  | 1  |
| Princípio construtivo                                       | Princípio push-pull                          |
| Pressão de trabalho   | -0,95 ... 10 bar                             |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura               | -0,95 ... 10 bar                             |
| Meio operacional  | Ar comprimido filtrado<br>Vácuo              |
| Classe de resistência à corrosão KBK                        | 1  |
| Temperatura ambiente  | -10 ... 60 °C                                |
| Autorização   | Germanischer Lloyd                           |
| Torque máximo   | 14 Nm  |
| Conexão pneumática, alimentação                             | Rosca externa NPT1/4-18                      |
| Conexão pneumática, saída                                   | para tubo flexível com diâmetro externo 3/8" |
| Cor do anel de soldura                                      | cinza  |
| Observações sobre material                                  | Conforme RoHS                                |
| Informação sobre material, corpo                            | PBT  |
| Informação sobre material, anel de desengate                | POM  |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível         | NBR  |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável                    |