


Conexão rápida em "Y" QSY-5/32T-U

Código da peça: 153750

FESTO

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.

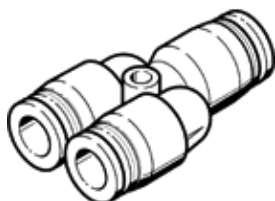

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | Padrão |
| Diâmetro nominal | 2,3 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tamanho da embalagem | 1 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 10 bar |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado Vácuo |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Peso do produto | 8 g |
| Número de saídas | 2 |
| Número de conexões de alimentação | 1 |
| Conexão pneumática, alimentação | para tubo flexível com diâmetro externo de 5/32" |
| Conexão pneumática, saída | para tubo flexível com diâmetro externo de 5/32" |
| Cor do anel de solda | cinza |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | PBT |
| Informação sobre material, anel de desengate | POM |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível | NBR |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável |