


# Atuador linear DGPL-1 5/8"- -PPV-A-GF-B

Código da peça: 162934


FESTO

cilindro sem haste com guia, para detecção sem contato direto, com ligação mecânica entre o êmbolo e o cursor; com amortecimento de fim de curso nas posições finais.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

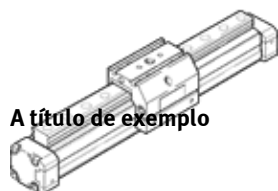

A título de exemplo

 

## Ficha técnica

| Característica         | Valor  |
|------------------------|--|
| Curso                  | 10 ... 3.000 mm  |
| Diâmetro do êmbolo     | 1 5/8"   |
| Amortecimento          | PPV: Amortecimento pneumático regulável nas posições finais de curso<br>Amortecedor de impacto, curva característica abrupta |
| Guia                   | Guia de deslizamento   |
| Princípio de arraste   | de união positiva (fenda)  |
| Pressão de trabalho    | 1,5 ... 8 bar  |
| Modo de operação       | de dupla ação  |
| Meio operacional       | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ]   |
| Temperatura ambiente   | -10 ... 60 °C  |
| Curso de amortecimento | 30 mm  |
| Conexão pneumática     | NPT1/4-18  |