

Atuador de parada STA-20-15-P-A-R


Código da peça: 164883

FESTO

Com rolete.

Este produto não pode ser utilizado em ambientes com meios líquidos.

É fácil modificar para atuador de dupla ação.

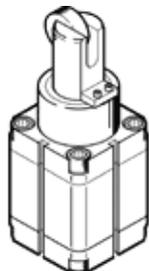

Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	15 mm
Diâmetro do êmbolo	20 mm
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de simples ação no retorno
Princípio construtivo	Haste com rolete
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Variantes	Haste do êmbolo unilateral
Antigiro/guia	haste de êmbolo achatada
Pressão de trabalho	1,5 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Força de impulso	170 N
Força transversal admissível no processo de comutação	150 N
Tipo de fixação	Opcional: com furo passante com rosca interna
Conexão pneumática	M5
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tampão	Alumínio
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Alumínio
Informação sobre material, haste	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material do rolete	Aço