


conexão rápida em L LCKN-1/8-PK-3

Código da peça: 164997

FESTO

Com giro de 360°, com anel de vedação.

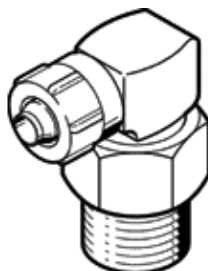

Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1,7 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,9 ... 16 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/8
Conexão pneumática 2	para espigão com diâmetro interno de 3mm com porca
Informação sobre material, corpo	Injetados de zinco