


distribuidor QSQ-1/4T-3/16-U

Código da peça: 190609

FESTO

Com giro de 360° e 4 saídas.

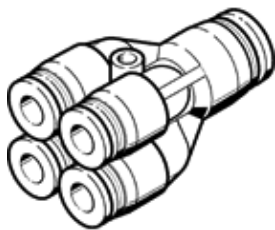

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	2,8 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Tamanho da embalagem	1
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	20,5 g
Número de saídas	4
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com diâmetro externo de 1/4"
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 3/16"
Cor do anel de soldadura	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável