

Conexão rápida

QS-10-32-UNF-1/4-I-U


Código da peça: 190687

FESTO

Rosca externa com sextavado interno.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

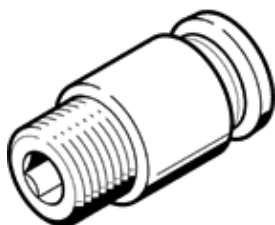

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	2 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Torque máximo	1,5 Nm
Peso do produto	8 g
Conexão pneumática 1	UNF10-32
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 1/4"
Cor do anel de solda	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Latão níquelado
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	NBR
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável