


conexão rápida roscada QSMK-10-32-UNF-1/8-U

Código da peça: 190703

FESTO

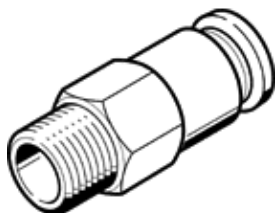

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Mini
Diâmetro nominal	1,6 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque máximo	1,5 Nm
Peso do produto	9,5 g
Conexão pneumática 1	10-32 UNF-2A
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 1/8"
Cor do anel de solda	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Latão níquelado
Material do anel de desengate	POM
Material das vedações da tubulação	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável