

# Válvula de esfera

## QH-QS-1/8-U

Código da peça: 190880  
Produto a ser descontinuado


FESTO

com conexão rápida QS.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.

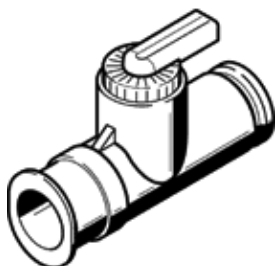

### Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	manual
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Diâmetro nominal	2,5 mm
Pressão de trabalho	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Princípio de vedação	não temperado
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Peso do produto	12,7 g
Observações sobre material	Conforme RoHS