

Válvula de esfera

QH-QS-5/32-1/8-NPT-U

Código da peça: 190887

Produto a ser descontinuado


com conexão rápida QS.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO

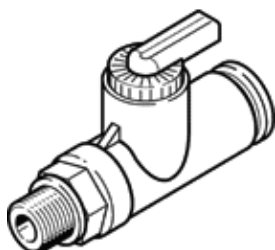

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tipo de acionamento | manual |
| Tipo de fixação | aparafusável |
| Diâmetro nominal | 2,5 mm |
| Pressão de trabalho | -1 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| Princípio de vedação | não temperado |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Peso do produto | 14,5 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |