

# válvula reguladora de pressão LRMA-1/4-NPT-QS-5/16-U

 

Código da peça: 190923

Produto a ser descontinuado

com manômetro.

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO

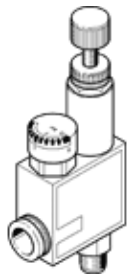

## Ficha técnica

Característica	Valor
Função reguladora	Pressão inicial constante
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	QS-5/16
Tipo de fixação	com furo passante
Pressão de entrada 1	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material do corpo	reforçado com PBT
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	83,5 g
Material do bujão roscado	Latão