


Conexão rápida em "L" QSML-1/16-3/16-U

Código da peça: 192811

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.

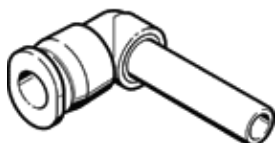

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensões | Mini |
| Diâmetro nominal | 2,8 mm |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado | Revestimento |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tamanho da embalagem | 1 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 10 bar |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado Vácuo |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Peso do produto | 8 g |
| Conexão pneumática | NPT1/16-27 para tubo flexível com diâmetro externo de 3/16" |
| Cor do anel de solda | cinza |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | reforçado com PBT |
| Informação sobre material, anel de desengate | POM |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível | NBR |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável |