

 

# válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-QS-6-LF

Código da peça: 193968  
Produto a ser descontinuado

FESTO

Vazão ajustável em um único sentido do fluxo.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

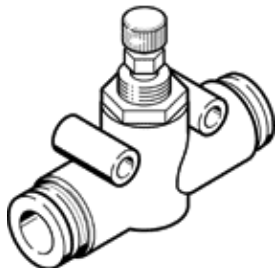

## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 2	QS-6
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	Opcional: Montagem em painel frontal com furo passante com acessórios
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	75 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	260 ... 270 l/min
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal no sentido do estrangulamento 6 -> 0 bar	110 l/min
Vazão normal no sentido do bloqueio 6 -> 0 bar	500 ... 510 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	25 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, parafuso de regulagem	Aço alta liga