


# Unidade de conservação FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI

Número código: 194982

FESTO

Combinação de filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador,  
Série S, regulador com trava.

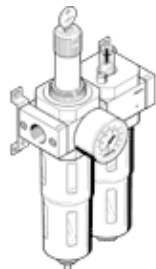

## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Maxi
Série	D
Trava do atuador	Manopla com trava integrada
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Dreno	manualmente giratório
Princípio construtivo	Filtro regulador com manômetro Lubrificador proporcional padrão
Volume máximo do condensado	43 cm <sup>3</sup>
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Indicador de pressão	com manômetro
Faixa de regulagem de pressão	0,5 ... 7 bar
Pressão de entrada 1	1 ... 16 bar
Histerese de pressão máxima	0,4 bar
Vazão nominal padrão	5.000 l/min
Meio operacional	Ar comprimido
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	2.600 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Informação sobre material, corpo	Injetados de zinco
Informação sobre material, copo	PC