

válvula borboleta higiênica


VZFB-D-50-WW-V4V4E

Código da peça: 2464100
Produto a ser descontinuado

FESTO

Diâmetro nominal DN50, com extremidades a soldar, DIN 11850, EPDM, material 1.4404.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

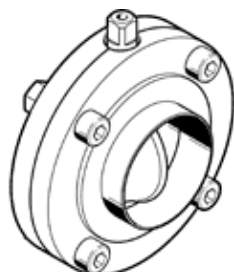

Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Princípio construtivo | Válvula de disco de 2 vias |
| Tipo de acionamento | manual |
| Princípio de vedação | não temperado |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Conexão da válvula de processo | Terminais soldados/terminais soldados |
| Diâmetro nominal DN | 50 |
| Sentido do fluxo | reversível |
| Pressão nominal da válvula de processo | 10 |
| Torque de acionamento | 14 Nm |
| Com base na norma padrão | DIN 11851 |
| Meio | Água Fluidos neutros |
| Temperatura do meio | -10 ... 120 °C |
| Observações sobre material | Contém substâncias com LABS Conforme RoHS |
| Apropriado para indústria de alimentos | Vide informações sobre materiais complementares |
| Material do corpo | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, corpo | 1.4404 |
| Material do disco | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, disco | 1.4404 |
| Material do eixo | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, eixo | 1.4404 |
| Peso do produto | 1.600 g |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 – Resistência à corrosão muito alta |