


Unidade de guia FEN-40- -KF

Código da peça: 33485

FESTO

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2008

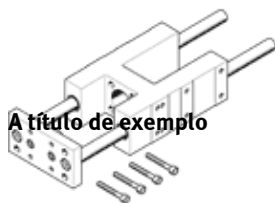

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Curso	10 ... 500 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Força de deslocamento	15 N
Peso adicional por 10 mm de curso	32 g
Peso básico para curso de 0 mm	2.370 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Informação sobre material, elementos de guia	Aço temperado
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado