 



Válvula solenóide MOYH-3-2,3-L-LED

Código da peça: 34302

FESTO

Micropneumática com bobina magnética e acionamento auxiliar manual,
sem conector fêmea.

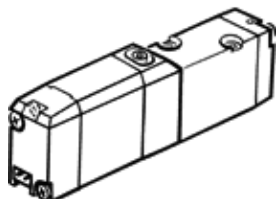

Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, aberta, monoestável
Vazão nominal padrão	170 l/min
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Princípio construtivo	Válvula de carretel
Classe de proteção	IP40 com conector
Diâmetro nominal	2,3 mm
Tipo de pilotagem	servopilotado
Tempo de comutação, desligado	23 ms
Tempo de comutação, ligado	8 ms
Tempo de abertura e fechamento	100%
Dados característicos da bobina	24V DC: 1,8W
Meio operacional	Ar comprimido seco, lubrificado e não lubrificado
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	65 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática 1	Sub-base Módulo em base múltipla
Conexão pneumática 2	Sub-base Módulo em base múltipla
Conexão pneumática 3	Sub-base Módulo em base múltipla
Conexão pneumática 4	Módulo em base múltipla
Conexão pneumática 5	Módulo em base múltipla
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio