


sensor SKDA-1.5-AB

Código da peça: 4624759

FESTO

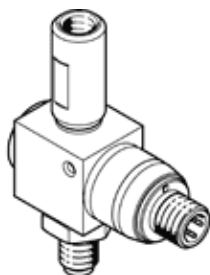

Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de medição de força	0 ... 1,5 kN
Faixa de calibração	-0,2 ... 2 kN
Carga limite	3,75 kN
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Saída analógica	4 - 20 mA
Precisão, saída analógica FS	0,2 %FS
Material do corpo	Liga de alumínio Aço alta liga, inoxidável
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Peso do produto	0,2 kg
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Classe de proteção	IP67
Conexão elétrica	Soquete M12x1 de 4 pinos Com código A
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca KC	KC-EMV