


cabo de conexão KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

Código da peça: 530942

FESTO

Para adaptar as conexões ZB (M1H) às conexões ZC (M1BH).

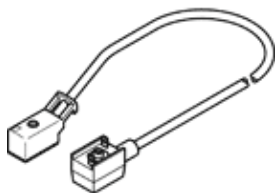

Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Funções adicionais	Redutor de corrente de retenção
Indicador da posição de comutação	LED
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Torque	0,25 Nm
Peso do produto	18 g
Conexão elétrica	Conector reto / plugue angular formato quadrado / formato quadrado 2 pinos / 2 pinos
Estrutura do cabo	2x0,25
Diâmetro do cabo	3,4 mm
Comprimento do cabo	0,2 m
Conexão de aterramento	não disponível
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)
Informação sobre material, conectores	bronze