


Tubo flexível de plástico PUN-E-8x1-SI-400

Código da peça: 534174

FESTO

próprio para conexões rápidas QS, altamente flexível, resistente à hidrólise, uso não aprovado na indústria alimentícia.

Produto será descontinuado. Disponível até 2012.

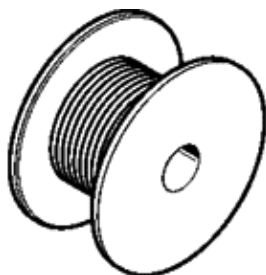

Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	8 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	50 mm
Diâmetro interno	6 mm
Raio de curvatura mínimo	23 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 8 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso do produto por comprimento	0,026 kg/m
Cor	prata
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)