

 

# Unidade de acionamento de válvula de esfera

## VZPR-BPD-22-R212R

Código da peça: 540878

FESTO

Composto de atuador pneumático giratório DAPS, combinado com uma válvula esfera de 2/2 vias VAPB de aço inoxidável.

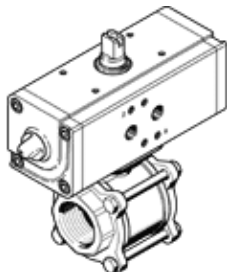

### Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula esfera de 2 vias Atuador giratório
Tipo de acionamento	elétrico pneumático
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de fixação	CNOMO com rosca interna
Conexão da válvula de processo	Rp2 1/2
Indicador da posição de comutação	Direção de botão = direção do fluxo
Diâmetro nominal DN	65
Pressão de trabalho acionamento da válvula esfera	1 ... 8,4 bar
Pressão nominal da válvula de processo	63
Temperatura do meio	-20 ... 150 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Aprovação para uso na indústria alimentícia	não
Peso do produto	14.400 g
Classe de resistência à corrosão KBK	3