


régua de conexão VABM-B6-E-G12-9

Código da peça: 545823

FESTO

Para válvula solenóide VUVB.

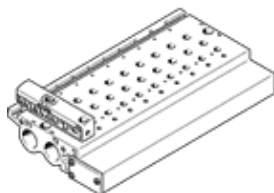

Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	21 mm
Número máximo de posições de válvula	9
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Torque máximo montagem em trilho DIN	1,5 Nm
Torque máximo, fixação da válvula	2 Nm
Torque máximo montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	1.270 g
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, régua de conexão	Liga de alumínio