


engate rápido macho KS-PK-4

Código da peça: 546077

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO

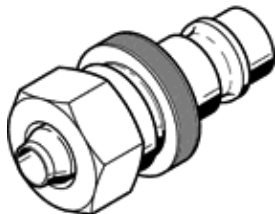

Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3,4 mm
Pressão de trabalho	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	380 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	32 g
Conexão pneumática	PK-4