


Cabo de conexão NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE25

Código da peça: 565283

FESTO

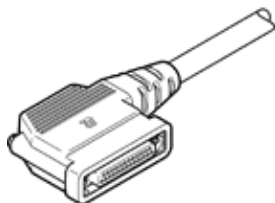

Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Propriedades do cabo	Para aplicações estáticas
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 24 V
Corrente a 40°C	1,64 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso do produto	520 g
Conexão elétrica	25 pinos Soquete Sub-D
Estrutura do cabo	25 x 0,25 mm ²
Diâmetro do cabo	9,9 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Tipo de fixação	4-40UNC
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	TPE
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC
Informação sobre material, conectores	bronze Folheada a ouro