


Cabo de conexão NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

Código da peça: 565288

FESTO

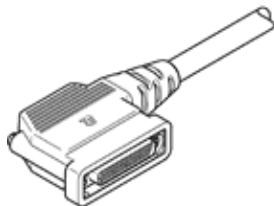

Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Propriedades do cabo	Para aplicações estáticas
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 24 V
Corrente a 40°C	0,86 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso do produto	1.530 g
Conexão elétrica	44 pinos Soquete Sub-D
Estrutura do cabo	40 x 0,14 mm ²
Diâmetro do cabo	8,9 mm
Comprimento do cabo	10 m
Tipo de fixação	4-40UNC
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	TPE
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC
Informação sobre material, conectores	bronze Folheada a ouro