


# base de conexão VABM-B10-25E-G12-5

Código da peça: 8026246

FESTO

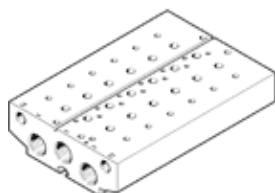

## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	27,5 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	5
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	1.818 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão de pilotagem 12	G1/8
Conexão de pilotagem 14	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 5	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio