


# régua de conexão VABM-P7-18MB-G18-M5-4

Código da peça: 8076387

FESTO

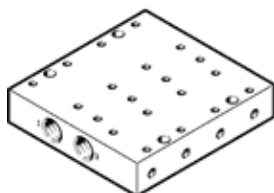

## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	18 mm
Princípio construtivo	Sentido de conexão inferior
Número máximo de posições de válvula	4
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	0,6 Nm
Peso do produto	180 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio