


conjunto de montagem axial EAMM-A-D32-58AA

Código da peça: 8105884

FESTO

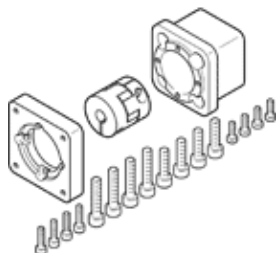

Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	6,5 Nm
Peso do produto	329 g
Código da interface do atuador	D32
Código da interface do motor in	58AA
Observações sobre material	Conforme RoHS