


Unidade guia FENG-50-250-GF

Número de referência: 8204080

FESTO

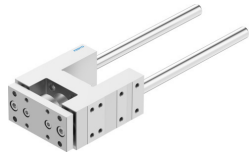

Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Curso	250 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do mancal liso
Construção	Guia
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força de deslocamento	50 N
Mobilidade da carga	2614 g
Peso do produto	5390 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do componente guia	Aço de alta liga
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da placa de báscula	Liga de alumínio anodizado forjada