 



Distribuitor pneumatic VLHE-3-1/2

Cod: 10420

FESTO

Normal închis, ventil pentru creșterea progresivă a presiunii, pentru utilizare individuală sau împreună cu grupuri de preparare aer seria S

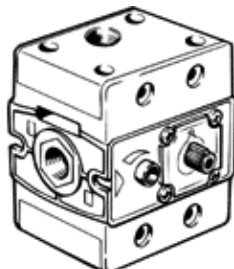

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
structura constructiva	scaun tip taler
principiu de etansare	moale
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
actionare manuala auxiliara	cu impingere
functiune de ventil	3/2 inchis, monostabil
presiune de operare	2 ... 12 bar
debit nominal normal	2.900 l/min
durata de deconectare	39 ms
durata de conectare	25 ms
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
tip fixare	cu gaura de trecere
pozitie instalare	oricare
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/2
racord pneumatic 3	G1/2
deschidere nominala	12 mm