 



# Amortizor de soc YSR-32-60

Cod: 10871

FESTO

Reglabil, reincarcabil

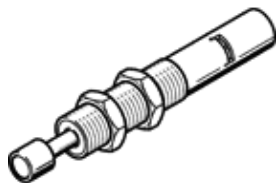

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
cursa	60 mm
amortizare	reglabil caracteristica dura
pozitie instalare	oricare
recunoasterea pozitiei	fara
viteza max. de impact	3 m/s
durata de revenire scurta	0,4 s
durata de revenire lunga	1 s
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	60 mm
forta maxima de lovire	6.400 N
consumul de energie max. la o cursa	380 J
consumul de energie max. pe ora	438.000 J
energia reziduala max.	2 J
forta de revenire	35 N
greutate produs	1.600 g
tip fixare	cu contrapiulita
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel zincat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat