


# conexiune cu impingere cu perete despartitor NPQP-H-Q6-E

Cod: 132549

FESTO

produs retras. Livrabil pana in 2013.

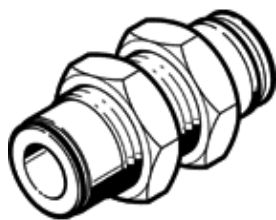

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
deschidere nominala	3,7 mm
structura constructiva	principiu Push-Pull
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
greutate produs	10,2 g
racord pneumatic 1	pentru furtun cu diametru exterior 6 mm
racord pneumatic 2	pentru furtun cu diametru exterior 6 mm
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PP
informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil inalt aliat