


Drosel cu supapa de sens GRLZ-10-UNF-B

Cod: 151576

FESTO

pentru controlul debitului alimentarii, cu racord orientabil.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

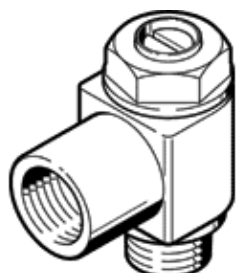

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	functie de limitator de debit unidirectional pentru alimentare cu aer
racord pneumatic 1	UNF10-32
racord pneumatic 2	UNF10-32
elemente de reglare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
temperatura mediului	-10 ... 60 °C