

# Regulator de presiune LRMA-1/8-QS-4

 

Cod: 153489

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu manometru.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO

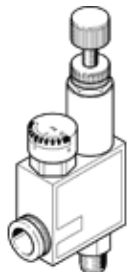

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	QS-4
tip fixare	cu orificiu
Debit nominal	59 l/min
presiune de intrare 1	0 ... 9 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcusei	ranforsat PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Blocare regulator	surub cu capat crestat cu piulita de blocare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	ventil de reglare cu piston cu comanda directa cu alimentare continua de aer comprimat
Afisarea presiunii	cu manometru
Domeniu reglare presiune	1 ... 8 bar
Greutate produs	54,5 g
Materialul dopului filetat	Alama nichelat
Materialul etansarii filetate	PTFE