


# Racord rapid T cu filet QST3-3/8-3/8-5/16-U

Cod: 153803

FESTO

unghi de rotatie de 360°, 4 iesiri.

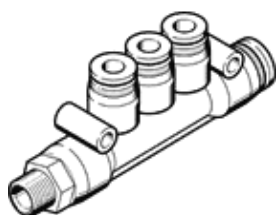

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	6,7 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	acoperire
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Marimea legaturii	1
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasificare maritima	vezi certificatul
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	24 Nm
Greutate produs	52 g
Numar iesiri	4
Numar linii de alimentare	1
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior 3/8 NPT
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 3/8" pentru furtun cu diametrul exterior de 5/16"
Culoarea inelului de slabire	gri
Materialul dopului filetat	Alama nichelata
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcusei	PBT
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt