 



# unitate sanie SPZ-25-50-P-A-S6

Cod: 159755

FESTO

cu doua tije (sanii-TWIN ) pentru sesizarea proximitatii

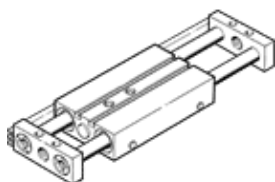

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	50 mm
domeniu pozitii de capat ajustabile / lungime	10 mm
diametru piston	25 mm
mod de operare unitate actionare	sanie
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
ghidaj	ghidaj cu alunecare
structura constructiva	ghidaj
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	S6: etansari rezistente la caldura max. 150 °C
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 120 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	452 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	452 N
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat