


# Actionare liniara DGPL-1 5/8"- -PPV-A-GF-B

Cod: 162934

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, fara tija, cu cuplare mecanica intre tija si elementul actionat, cu amortizare reglabila la ambele capete.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

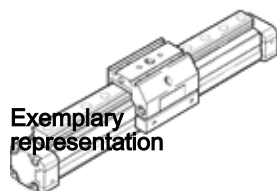

## Fisa tehnica

| Caracteristica        | valoare                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| cursa                 | 10 ... 3.000 mm                                                                          |
| diametru piston       | 1 5/8"                                                                                   |
| amortizare            | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete<br>amortizor, caracteristica dura |
| ghidaj                | ghidaj cu alunecare                                                                      |
| principiu de preluare | se asambleaza numai prin forma (slit)                                                    |
| presiune de operare   | 1,5 ... 8 bar                                                                            |
| modul de functionare  | cu actiune dubla                                                                         |
| mediu de operare      | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                 |
| temperatura mediului  | -10 ... 60 °C                                                                            |
| lungime de amortizare | 30 mm                                                                                    |
| racord pneumatic      | NPT1/4-18                                                                                |