


# Cablu de conectare KVIA-MPPE-5

Cod: 163882

FESTO

pentru ventile proportionale

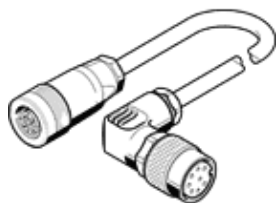

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	352 g
Conectare electrica	Stecher drept / priza in unghi
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 250$ V
Capacitatea curent de sarcina	1 A
Lungimea cablului	5 m
Diametrul cablului	8 mm
Structura cablului	6x0,25
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PBT
Materialul contactului electric	Bronz argintat si aurit