

# Placa de capat CPE10-PRS-EP

Cod: 164964


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

pentru ventile Compact Performance

Doar racordurile cu filet tip G pot fi utilizate pentru acest bloc de racordare.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO

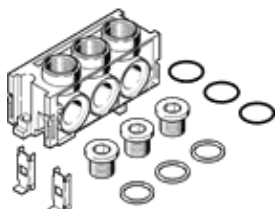

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Greutate produs	70 g
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu cu sina tip omega
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA