

# Cablu de conectare KMP1-02-II-14-5


Cod: 175660

Produs in retragere de pe piata

pentru insula de ventilare IIMP-02, gata asamblata pentru 12-14 pozitii ventilare, 5 m lungime.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO

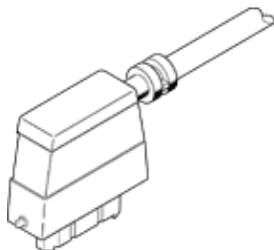

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 300$ V
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 250$ V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
greutate produs	6.000 g
racord electric	cu 72 poli doza
structura cablului	65 x 0,75 mm <sup>2</sup>
diametrul cablului	22 mm
lungimea cablului	5 m
tip fixare	cu etrier de fixare
informatii referitoare la material pentru carcasa	metal usor turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PE
informatii material conectori	aliaj de cupru argintat