


# Conector multipol IMP1-SD-72-36

Cod: 18320

FESTO

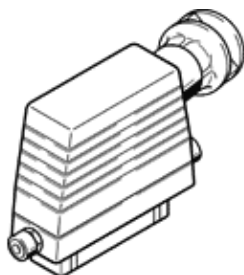

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru de cablu admisibil	22 ... 32 mm
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 300$ V
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 250$ V
capacitatea curent de sarcina	10 A
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-40 ... 125 °C
greutate produs	550 g
sectiune transversala racord	1,75 mm <sup>2</sup>
racord electric	doza cu 72 poli
fiting de cablu	SW50
tip fixare	cu etrier de fixare
informatii referitoare la material pentru carcasa	material plastic metal usor turnat sub presiune
informatii material conectori	aliaj de cupru argintat