

Bloc de racordare CPE10-PRSEO-2

Cod: 187828


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

pentru ventilele Compact Performance cu canale deschise PRS.

Doar racordurile cu filet tip G pot fi utilizate pentru acest bloc de racordare.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO

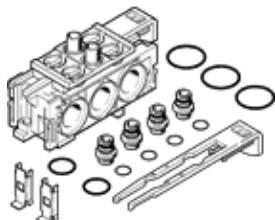

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 2 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Greutate produs | 40 g |
| Metoda fixare placa de conectare | cu orificiu cu sina tip omega |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Indicatie material | Fara cupru si PFTE conform RoHS |
| Materialul carcasei | ranforsat PA |