

Racord rapid QS-5/16H-1/4-U


Cod: 190616

FESTO

cu tub push-in.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.

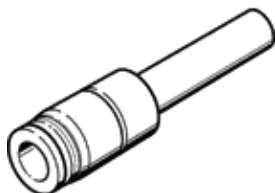

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| marime de fabricatie | standard |
| deschidere nominala | 4,3 mm |
| pozitie instalare | oricare |
| marimea legaturii | 1 |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| presiune de operare | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 10 bar |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat vacuum |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| aprobare | Germanischer Lloyd |
| greutate produs | 3,9 g |
| racord pneumatic | pentru furtun cu diametru exterior 1/4" Push-in sleeve QS-5/16" |
| culoarea inelului de slabire | gri |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | PBT |
| informatii referitoare la material pentru inel de decuplare | POM |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | NBR |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat |