

# Regulator de presiune LRMA-1/4-NPT-QS-5/16-U

 

Cod: 190923

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu manometru.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO

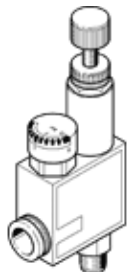

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	QS-5/16
tip fixare	cu orificiu
presiune de intrare 1	0 ... 10 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	ranforsat PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	83,5 g
Materialul dopului filetat	Alama