


Unitate de ghidare

FEN-80- -

Cod: 19175

FESTO

tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008

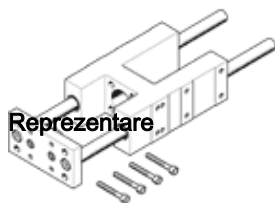

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|-----------------------------------|
| marime de fabricatie | 80 |
| cursa | 10 ... 500 mm |
| pozitie instalare | oricare |
| ghidaj | ghidaj cu alunecare |
| structura constructiva | ghidaj |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| forta de impingere | 70 N |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 70 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 10.720 g |
| tip fixare | cu filet interior |
| informatii referitoare la material pentru element de ghidare | otel inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aliaj maleabil aluminiu eloxat |