


# Unitate preparare FRCS-1/2-D-5M-DI-MAXI-A

Cod: 194992

FESTO

Combinatie de filtru/regulator si ungator din seria S, cu cap de reglare blocabil.

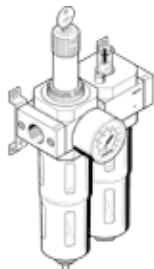

## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare  |
|---|--|
| marime de fabricatie                              | Maxi   |
| serie   | D  |
| siguranta de actionare                            | buton rotativ cu inzavorare                                      |
| pozitie instalare                                 | vertical +/- 5°  |
| finetea filtrului                                 | 5 µm   |
| evacuare condensat                                | complet automat  |
| structura constructiva                            | filtru - regulator cu manometru<br>ungator proportional standard |
| cantitatea max. de condensat                      | 43 cm <sup>3</sup>   |
| protectie pahar                                   | cos de protectie metalic   |
| afisarea presiunii                                | cu manometru   |
| domeniul de reglare a presiunii                   | 0,5 ... 12 bar   |
| presiune de intrare 1                             | 1,5 ... 12 bar   |
| histerezis presiune max.                          | 0,4 bar  |
| debit nominal normal                              | 3.000 l/min  |
| mediu de operare                                  | aer comprimat  |
| temperatura mediului                              | -10 ... 60 °C<br>-10 ... 60 °C                                   |
| greutate produs                                   | 2.950 g  |
| tip fixare  | montare in linie   |
| racord pneumatic 1                                | G1/2   |
| racord pneumatic 2                                | G1/2   |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | zinc turnat sub presiune   |
| informatii referitoare la material pentru pahar   | PC   |