


# Conductor de legatura KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B

Cod: 196066

FESTO

Pentru distribuitor cu comutare rapida

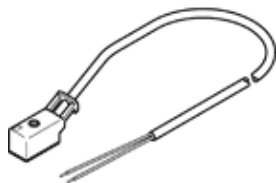

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
afisarea pozitiei de comutare	LED
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 50 °C
cuplu de pornire	0,25 Nm
greutate produs	170 g
racord electric	doza cu cot / cablu forma patrata / capete deschise 2-pin / 2-wire
structura cablului	2x0,25
diametrul cablului	3,4 mm
lungimea cablului	10 m
conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	pe ventil magnetic cu surub central M2
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)
informatii material conectori	bronz